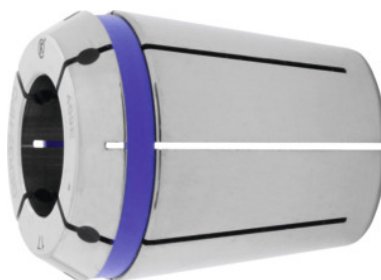


**FAHRION®**  
FAHRION® PRECISION
**ER-Spannzange HP mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	309377 6
GTIN	2050001768346
Artikelklasse	33F

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**System-Rundlauf** und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Passend für:**

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

**Hinweis:**

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar). **Ähnlich** ISO 15488-A.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	6 mm
Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm

Typ	469 E
Außen-Ø D	32,7 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange