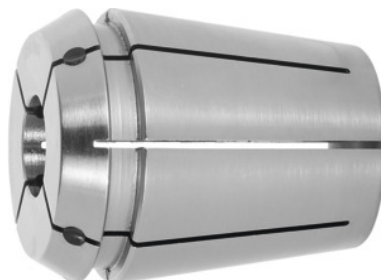


**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung, ER 40, Nenn-Spann-Ø d:  
25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309419 25
GTIN	2050001765475
Artikelklasse	39Y

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.  
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 100 bar!).

**FAHRION®-Korrosionsschutz:**

- **Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.**
- **Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.**

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

**Hinweis:**

**FAHRION®** Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	25 mm
Aufnahme	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 10 µm
Typ	4716 E

Außen-Ø D	40,7 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Produktart	Spannzange