


**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS

## ER-Spannzange HP mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 6mm

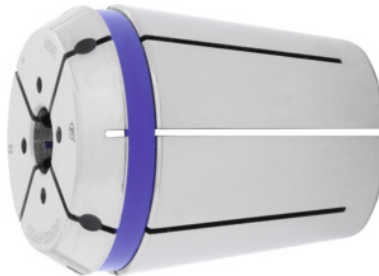

### Bestelldaten

Bestellnummer	309372 6
GTIN	2050001766816
Artikelklasse	33F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**System-Rundlauf** und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

#### Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

#### Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

#### Hinweis:

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) und **Spritzdüsen**. **Ähnlich** ISO 15488-A.

### Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	6 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A

Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm
Typ	425 E
Außen-Ø D	16,7 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange