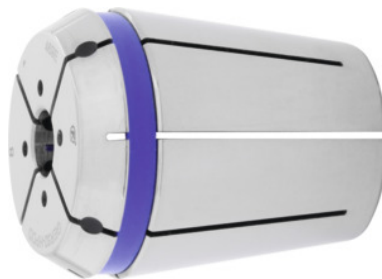


**FAHRION®**  
PRÄZISION
**ER-Spannzange HP mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 12 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	309381 12
GTIN	2050001766977
Artikelklasse	33F

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**System-Rundlauf** und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Passend für:**

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

**Hinweis:**

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 100 bar) und **Spritzdüsen**. **Ähnlich ISO 15488-A.**

Rundlaufgenauigkeit: ≤ 2 µm

Gesamtlänge L: 46 mm

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	12 mm
----------------	-------

Aufnahme	ER 40
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 2 \mu\text{m}$
Typ	471 E
Außen-Ø D	40,7 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Produktart	Spannzange