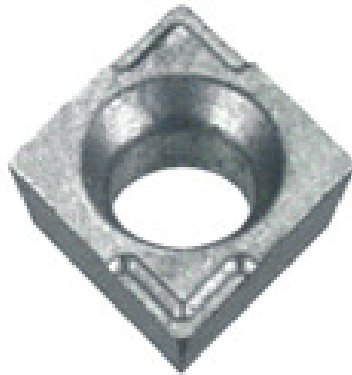


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Artikelklasse	211

Beschreibung

CCGT 030102 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,5 mmVorschub f : 0,03 - 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm

Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AF
Sorte	HU7315-1
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030102
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen