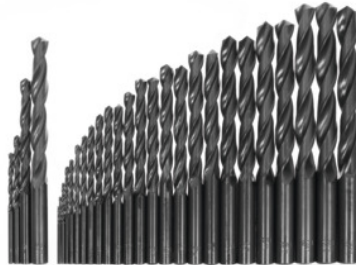


**Spiralbohrer HSS Nr. 114000 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-13KB****Bestelldaten**

Bestellnummer	115020 1-13KB
GTIN	4045197657558
Artikelklasse	12B

**Beschreibung****Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338. **Zusätzlich mit Zwischengrößen** für Gewindekernlöcher Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

**Technische Beschreibung**

Bohrerbereich	1 - 13 mm
Anzahl Bohrer	29
Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Schaft	Zylinderschaft
Kernloch-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8

Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Zubehör

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5

Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralbohrer HSSrollgewalzt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5