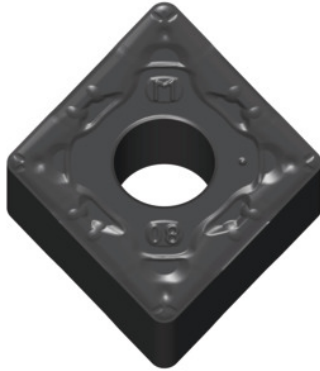


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CN.G 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 09T304 HB7210-1 Sorte: HB7210-1
Spanbrecher: GM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,4 - 6,5 mm
Vorschub f : 0,3 - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7210-1
Spanbrecher	GM
Vorschub f	0,3 - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Schnitttiefe a_p	0,4 - 6,5 mm
Eckenradius	0,4 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	K
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen