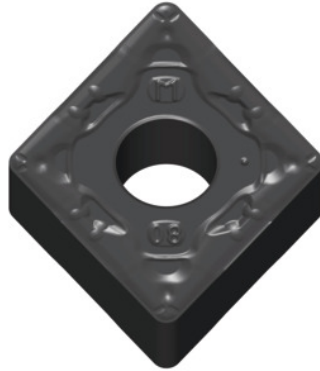


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CN.G 120404 HB7210-1 Sorte: HB7210-1  
Spanbrecher: GM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7210-1
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	K

Spanbrecher	GM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Vorschub $f$	0,3 - 0,7 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen