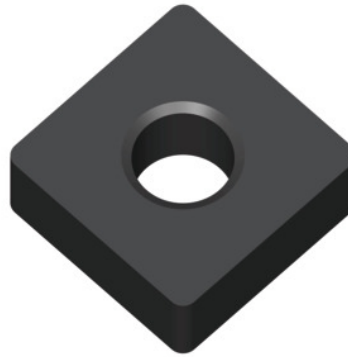


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMA 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMA 120408 HB7210-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7210-1

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmVorschub  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 450 m/min**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Sorte	HB7210-1
Vorschub $f$	0,3 - 0,7 mm/U
Eckenradius	0,8 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen