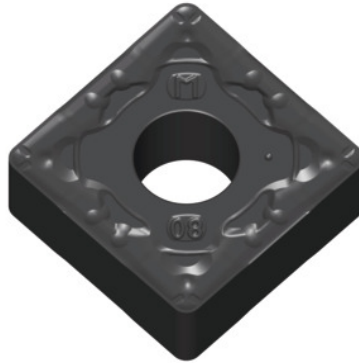


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7210-1 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7210-1
Spanbrecher: GM
Schnitttiefe a_p : 0,4 - 6,5 mm
Vorschub f : 0,3 - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Hauptanwendung	K
Spanbrecher	GM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f	0,3 - 0,7 mm/U

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7210-1
Schnitttiefe a_p	0,4 - 6,5 mm
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen