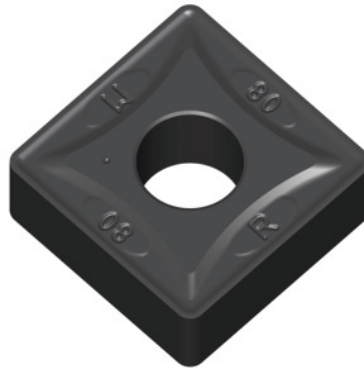


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120412, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7210-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Sorte	HB7210-1
Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Vorschub $f$	0,32 - 0,8 mm/U
Spanbrecher	GG
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Beschichtung	TiCN

ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen