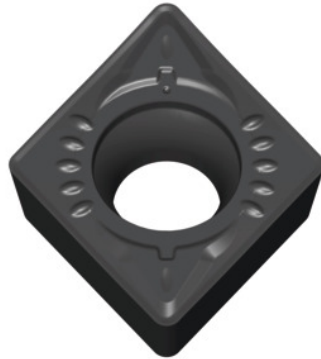


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260160 HB7210-1
GTIN	4062406059224
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 120408 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 450 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub $f$	0,1 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 450 m/min

Spanbrecher	GM
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sorte	HB7210-1
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen