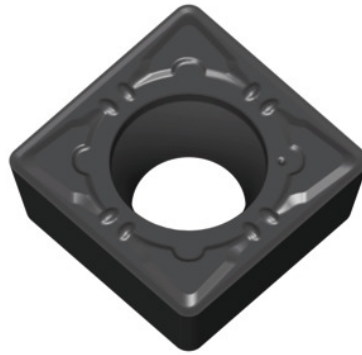


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120408 HB7210-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/U**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	K
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	GM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Sorte	HB7210-1
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen