


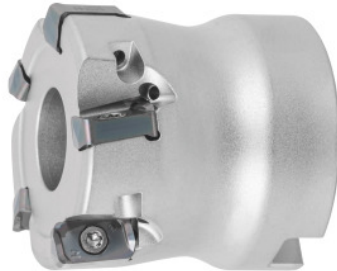

Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja
Rampingwinkel α_{\max}	0,55 Grad
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	73 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	1 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden- $\varnothing D_c$	40 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Aufnahmebohrungs- \varnothing	16 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	31,3 mm

Ø D ₃	33 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------