


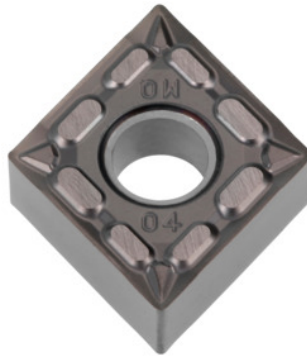

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR005S



Bestelldaten

Bestellnummer	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120404 PR005S Sorte: PR005S

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,12 mm/U
Spanbrecher	MQ
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	S

Sorte	PR005S
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen