


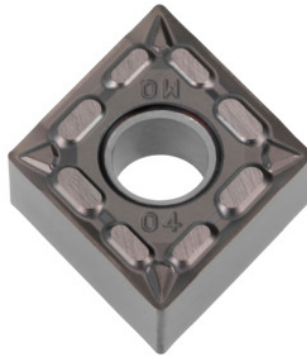

Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR015S



Bestelldaten

Bestellnummer	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120404 PR015S Sorte: PR015S

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,18 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 25 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,18 mm/U
Spanbrecher	MQ
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	PR015S
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen