


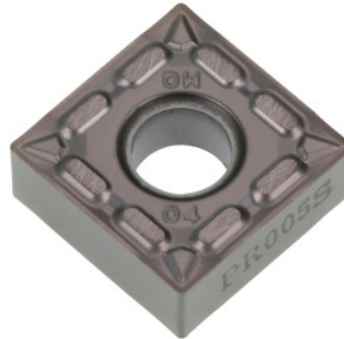

## Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR005S



### Bestelldaten

Bestellnummer	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

SNMG 120404 PR005S Eckenradius: 0,4 mm  
 Sorte: PR005S  
 Spanbrecher: MQ  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Vorschub $f$	0,03 - 0,12 mm/U
Hauptanwendung	S
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Sorte	PR005S

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	MQ
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen