


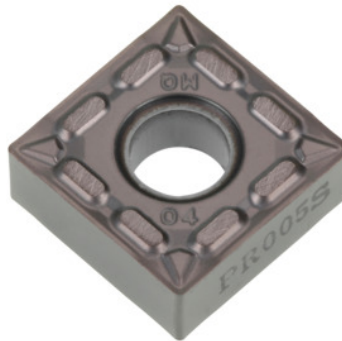

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR005S



Bestelldaten

Bestellnummer	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120408 PR005S Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: PR005S
 Spanbrecher: MQ
 Schnitttiefe a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Vorschub f : 0,03 - 0,12 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 30 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	MQ
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	30 - 90 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich

Vorschub f	0,03 - 0,12 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	PR005S
Schnitttiefe a _p	0,4 - 1,5 mm
Beschichtung	Megacoat Hard
ISO-Code Wendschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen