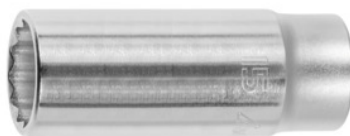


Garant**Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 20,8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant-Steckschlüsseleinsätze.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweite	20,8 mm
Länge	65 mm
Ø abtriebsseitig	27,2 mm
Haltemechanismus für Zündkerzen	Gummihalter
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

