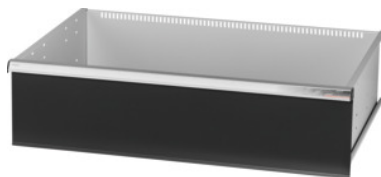


Garant GRIDLINE**Schublade, 200 kg, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931355 250
GTIN	4062406063870
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 200 kg.

**Passend für:**

Werkzeugschrankgehäuse 40×28G Nr. 931335.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Gewicht	24 kg
Fronthöhe	250 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Nutzhöhe	225 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Nutztiefe in G	24

Nutzbreite in G	36
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutztiefe	600 mm
Nutzbreite	900 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G
Produktart	Schublade

## Zubehör

Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951030 36
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951032 36