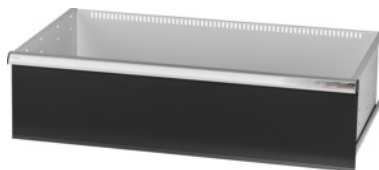


Garant GRIDLINE

**Schublade, 200 kg, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	930745 250
GTIN	4062406064242
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 200 kg.

**Passend für:**

Werkzeugschrankgehäuse 40×24G Nr. 930735.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Gewicht	22 kg
Nutzhöhe	225 mm
Fronthöhe	250 mm
Nutzbreite in G	36

Nutztiefe in G	20
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	900 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×20G
Produktart	Schublade

## Zubehör

Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X20	951910 36X20
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951032 36
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10
Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951030 36