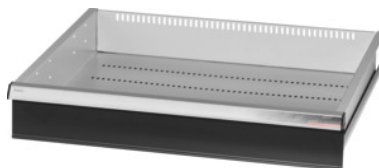


Garant GRIDLINE

Schublade, 75 kg, 26×24G, Schubladen-Fronthöhe: 125mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	931163 125
GTIN	4062406064846
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Tragfähigkeit 75 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 30×28G Nr. 931155.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Gewicht	15 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzhöhe	100 mm
Fronthöhe	125 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Nutztiefe in G	24

Nutzbreite in G	26
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutzbreite	650 mm
Nutztiefe	600 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Schublade

Zubehör

Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 26	951030 26
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 26	951032 26