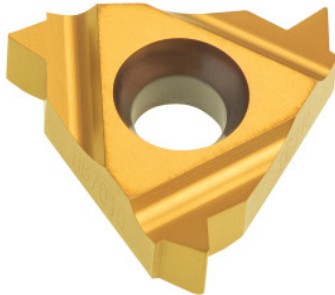


Garant**Vollprofilplatte 60° innen rechts, HB7010, Anzahl Gänge / Zoll: 11,5**

Bestelldaten

Bestellnummer	270940 11,5
GTIN	4045197707406
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Anzahl Gänge/Zoll	11,5
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	innen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HB7010
Gewindeart	NPT-LH
Gewindeart	NPT
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Gewindedrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		