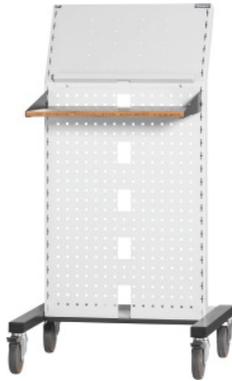


**Garant****Computer-Pult, Typ: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	948040 M
GTIN	4062406194482
Artikelklasse	91C

**Beschreibung****Ausführung:**

Geeignet für PC und Laptop. Bildschirmhalterung für PC-Variante basierend auf VESA Aufnahme, Anbringung links, rechts und mitte. Mit einer Ablagefläche hinten (lichtes Maß B×T: 545×220 mm) und mit einem einhängbaren Fachboden (lichtes Maß B×T: 570×300 mm). Aufbau mit Fahrinheit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern Ø 125 mm.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, Fußgestell **immer** anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Empfehlung:**

Zur Aufnahme von Ordnern, Hakensystemen und werkzeuglos einhängbarem Fachboden.

**Technische Beschreibung**

Grundfläche Tiefe	550 mm
Grundfläche Breite	750 mm
Gewicht	17 kg
Höhe	1400 mm

Materialstärke	0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computerpult

---

## Zubehör

Ablage für Computer-Pult Typ 1	948045 1
--------------------------------	----------