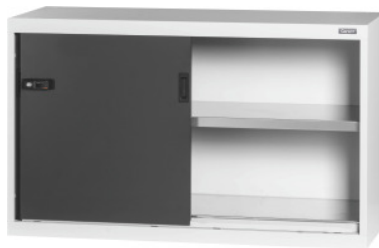


Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940125 800
GTIN	4062406068981
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	800 mm
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	645 mm
Breite in G	50
Griff Positionierung	oben

Tiefe in G	20
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Gewicht	73 kg
Breite	1250 mm
ComfortClose	nein
Anzahl Fachboden	1
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 50	940590 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940513 750/800
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940560 50
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940550 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940552 50