


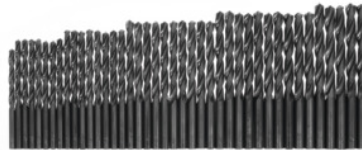

Spiralbohrer HSS Nr. 114000 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 6-10



Bestelldaten

Bestellnummer	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Innenkühlung: nein

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

Bohrerbereich: 6 - 10 mm

Anzahl Bohrer: 41

Bohrer jeweils steigend: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Bohrerbereich	6 - 10 mm
Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Anzahl Bohrer	41
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h8

Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Zubehör

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1