


Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Schiebetüren, 26×14G, Höhe: 750mm

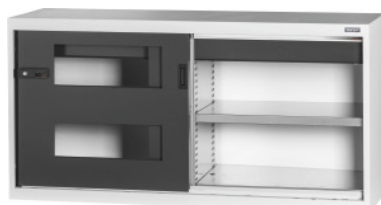

Bestelldaten

Bestellnummer	940187 750
GTIN	4062406067007
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 60×20G, mit Schubladen 26×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu).

Nivelliersockel bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	14
Schubladen Nutzfläche in G	26×14

Breite	1500 mm
Nutzhöhe	613 mm
Breite in G	60
Anzahl Schubladen	2
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Anzahl Fachboden	2
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	20
Gewicht	90 kg
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Höhe	750 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen Nutztiefe	350 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×14G
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 60X20	951985 60X20
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 60X20	951980 60X20
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 750/800 mm	940514 750/800
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940552 30
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940590 30
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 60	958146 60
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150