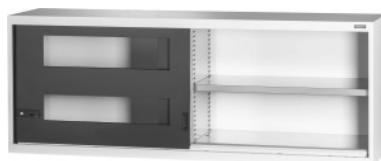


Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940217 750
GTIN	4062406070199
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
ComfortClose	nein
Höhe	750 mm
Tiefe in G	20
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür

Gewicht	92 kg
Tiefe	500 mm
Breite	2000 mm
Griff Positionierung	unten
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	2
Nutzhöhe	613 mm
Breite in G	80
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 750/800 mm	940515 750/800
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940560 40

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40