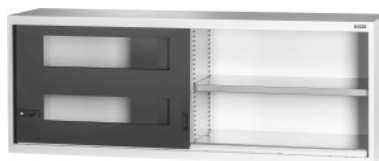


Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940217 500
GTIN	4062406070182
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	70 kg
Nutzhöhe	363 mm
Breite in G	80
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	unten
Höhe	500 mm

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	2
Tiefe	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Breite	2000 mm
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40