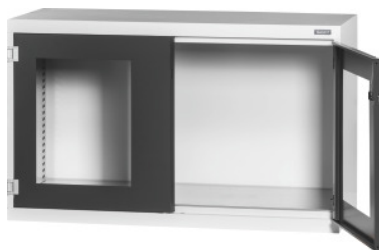


Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940863 800
GTIN	4062406070946
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 50×20G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1250 mm
Tiefe in G	20
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	645 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Griff Positionierung	oben

Gewicht	68 kg
Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Höhe	800 mm
Breite in G	50
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940590 50
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940512 750/800
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940552 50
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940550 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940560 50