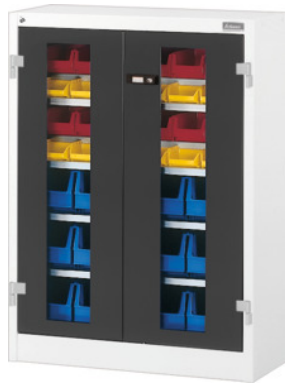


Garant**Regalschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	944005 1000
GTIN	4062406073398
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

Bestückter Regalschrank in 30×11G.

Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 12 × Nr. 963321 Gr. SB6; 12 × Nr. 963321 Gr. SB5; 12 × Nr. 963321 Gr. SB4

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Sichtlagerkästen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

- **Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.**
- **Einzelne Fachböden siehe Nr. 944061, 944065.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Höhe	1000 mm
Anzahl Fachboden	4
Breite	750 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	80 kg
Gewicht	47 kg
Tiefe	275 mm
Nutzhöhe	845 mm
Tiefe in G	11
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

Zubehör

Stufen-Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11G für Schrankbreite in G 30	944065 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11 G für Schrankbreite in G 30	944061 30