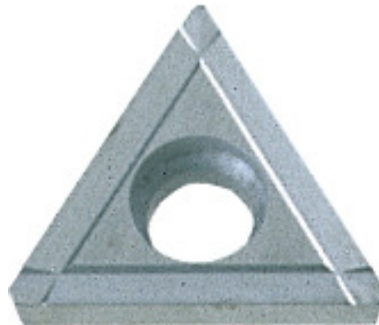


**KOMET® Wendeschneidplatte P25M, P25M, Bezeichnung: 26-660****Bestelldaten**

Bestellnummer	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Ausführung:**

Mit umlaufenden Spannuten.

Passend für:

Fräsenker Nr. 216600 und 216620.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 140305 EN
Eckenradius	0,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	P25M
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Kunststoffe	geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	M
nass maximal	geeignet		