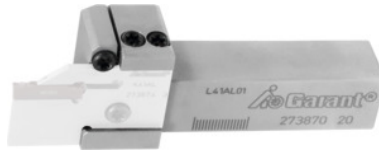


**Garant**
**eco-VARIO-LINE Klemmhalter, rechts, Schafthöhe h: 20mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273870 20
GTIN	4045197702234
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Passend für:**

eco-Schneidenträger Nr. 273874.

**Lieferumfang:**

Inklusive Montageschrauben.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

 $L = L_1 + L_3$  (eco-Schneidenträger).

Innenkühlung: ja

 Funktionsbreite  $L_4$ : 25 mm

 $L_1$ : 93,5 mm

 $L_2$ : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite $L_4$	25 mm
$L_1$	93,5 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Schafthöhe h	20 mm
$L_2$	24,5 mm
Serie	Eco

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Klemmschraube	279910
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klemmschraube Typ 9	279815 9