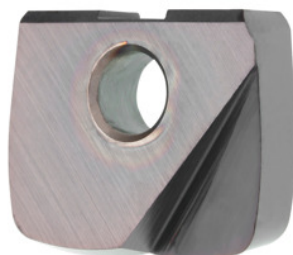


**Garant****Plaquita de fresado Ø 16 mm roma cónica, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	212772 ALU
GTIN	4062406103156
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.**

Avance  $f_z$  en aluminio que produce virutas cortas: 0,16 mm

Clase: HU7810

**Descripción técnica**

Tipo	ALU
Clase	HU7810
Radio angular	1 mm
Material de corte	MD
Radio Wiper axial	35 mm
Radio Wiper radial	70 mm
Radio de filo $R_1$	1 mm

Longitud de filo $L_c$	8 mm
Avance $f_z$ en aluminio que produce virutas cortas	0,16 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar