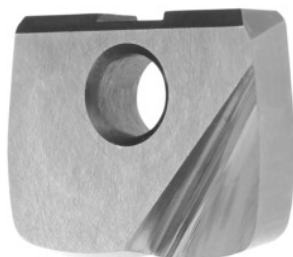


Garant**Plaquita reversible de fresado Ø 32 mm roma cónica, Tipo: ALU****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 212796 ALU |
| GTIN | 4062406103347 |
| Clase de artículo | 21A |

Descripción**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: $\pm 0,015$ mm.**

Avance f_z en aluminio que produce virutas cortas: 0,3 mm

Clase: HU7810

Descripción técnica

| | |
|---------------------|--------|
| Tipo | ALU |
| Clase | HU7810 |
| Radio angular | 4 mm |
| Material de corte | MD |
| Radio Wiper axial | 70 mm |
| Radio Wiper radial | 140 mm |
| Radio de filo R_1 | 4 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Longitud de filo L_c | 16 mm |
| Avance f_z en aluminio que produce virutas cortas | 0,3 mm |
| Número de cambios/cortes | 1 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |