


HOLEX

Casquillo de abanico lijador (ZA) grano 120 fino, Ø de casquillo×Ancho casquillo: 30X30mm

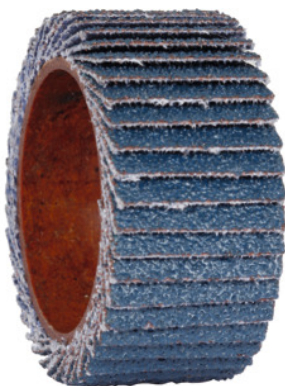

Datos de pedido

Número de pedido	553823 30X30
GTIN	4045197723208
Clase de artículo	52E

Descripción

Ejecución:

A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

Láminas abrasivas de tejido de corindón de circonio (ZA), dispuestas densamente alrededor de un alma estable. Mediante el desgaste uniforme de las diferentes láminas, continuamente se libera un nuevo tejido abrasivo se multiplica la vida útil y el rendimiento de eliminación.

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos. Para trabajos agresivos de rectificado de superficies como alternativa a los casquillos abrasivos o los abanicos lijadores. Empleo exclusivo en el sentido de marcha del cuerpo portante, el sentido de marcha está indicado en el alma del casquillo.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

Descripción técnica

Casquillo anchura	30 mm
Velocidad de giro máxima	19100 min ⁻¹
Tamaño de grano	120
Ø de casquillo	30 mm
Ø exterior	45 mm
Grado de finura	fino
Medio abrasivo	Corindón de circonio
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Forma casquillo	cilíndrico
Tipo de producto	Casquillo de abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango 6 mm Ø del cabezal×longitud de cabezal 30X30 mm	553600 30X30
--	--------------