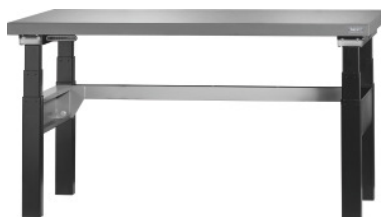


**Garant**

**Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Capacidad de carga máx. 250 / 200 kg tablero Eluplan oscuro, Tipo: 1500**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 920301 1500   |
| GTIN              | 4062406119782 |
| Clase de artículo | 9GG           |

**Descripción****Ejecución:**

Bastidor de base con unidad de elevación con arriostramientos laterales y transversales para la estabilización. Placa de Eluplan oscuro de 50 mm de grosor. Mesa de trabajo **sin** chapas cortantes, no es posible una colocación en fila.

**Lacado:**

Pies de color negro regulables en altura, arriostramientos transversales en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Recomendación:**

Actividades de montaje sencillas en posición sentada o de pie.

**Nota:**

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

**Descripción técnica**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Capacidad de carga máxima | 250 kg |
| Profundidad               | 750 mm |
| Peso                      | 101 kg |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Material tablero de trabajo  | Eluplan oscuro  |
| Tablero de trabajo profundidad   | 750 mm          |
| Longitud del tablero de trabajo  | 1500 mm         |
| Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado  | 250 kg          |
| Panel de mando con pantalla y función de memoria   | sí              |
| Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a                                    | 610 - 1200 mm   |
| Anchura  | 1500 mm         |
| Tablero de trabajo grosor  | 50 mm           |
| ComfortClose   | no              |
| Velocidad de elevación   | 38 mm/s         |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg          |
| Tipo de enchufe entrada  | F               |
| Tensión nominal  | 250 V           |
| Grosor material  | 1 mm            |
| Ejecución regulación de la altura  | eléctrico       |
| Grosor de plaquita   | 50 mm           |
| Tipo de producto   | Mesa de trabajo |