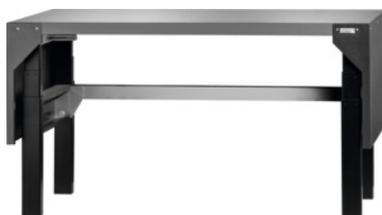


**Garant**

**Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Capacidad de carga máx. 350 / 300 kg tablero Eluplan oscuro, Tipo: 1500/S**

**Datos de pedido**

Número de pedido	920306 1500/S
GTIN	4062406120788
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Bastidor de base con unidad de elevación con arriostramientos laterales y transversales para la estabilización. Placa de Eluplan oscuro de 50 mm de grosor. Mesa de trabajo **con** chapas cortantes; posibilidad de colocación en fila.

**Lacado:**

Pies de color negro regulables en altura, arriostramientos transversales en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Recomendación:**

Actividades de montaje sencillas en posición sentada o de pie.

**Nota:**

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

**Descripción técnica**

Peso	89 kg
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Capacidad de carga máxima	350 kg

Profundidad	750 mm
Anchura	1500 mm
Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado	350 kg
Material tablero de trabajo	Eluplan oscuro
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a	720 - 1200 mm
Panel de mando con pantalla y función de memoria	sí
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Velocidad de elevación	22 mm/s
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	350 kg
Tipo de enchufe entrada	F
Tensión nominal	250 V
Grosor material	1 mm
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	50 mm
Tipo de producto	Mesa de trabajo