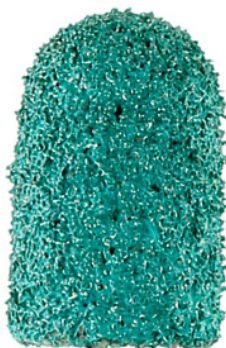


Garant

Caperuza de rectificado (Corindón especial), Grano 60, Ø, longitud de caperuzas de rectificado, forma: 0713C

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 553047 0713C |
| GTIN | 4062406123369 |
| Clase de artículo | 51E |

Descripción**Ejecución:**

Gran agresividad y eliminación rápida gracias a un **aglomerado del grano optimizado. Corindón especial (A)** con aglomerante de cobertura para aplicación universal en la fabricación de moldes y herramientas.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las **caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Ø caperuzas de rectificado | 7 mm |
| Longitud caperuzas de rectificado | 13 mm |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Forma | C |
| N.º revoluciones recomend. | 30000 min ⁻¹ |
| Medio abrasivo | Grano abrasivo de corindón (A) |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Tamaño de grano | 60 |
| Atributo del nombre de producto | Grano 60 |
| Tipo de producto | Caperuza de rectificado |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado con restricciones | | |
| Madera | adecuado con restricciones | | |
| Uni | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |