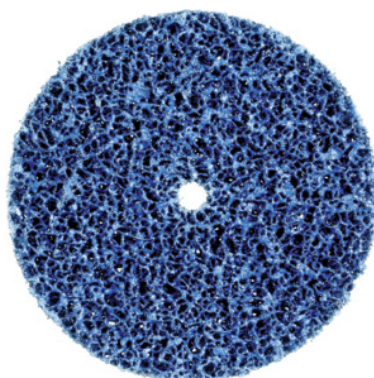


**3M****Muela de limpieza gruesa (SiC), CG-DC, Ø de muela: 100mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	555938 100
GTIN	53134375455119
Clase de artículo	53M

## Descripción

### Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.

**Elevados niveles de eliminación** para trabajos de limpieza universales.

### Aplicación:

**Uso radial** en ejes y lijadoras rectas flexibles. Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

## Descripción técnica

Ø de perforación	13 mm
N.º revoluciones recomend.	6000 min <sup>-1</sup>
Ø de muela	100 mm
Espesor	15 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC

Grado dureza	duro
Grado de finura	extra basta
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	CG-DC
Tipo de producto	Material no tejido de limpieza gruesa

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

### Accesorios

Mandrino de sujeción Número de discos para sujetar 1-2	556380 1-2
--	------------

Mandrino de sujeción Número de discos para sujetar 1

556380 1