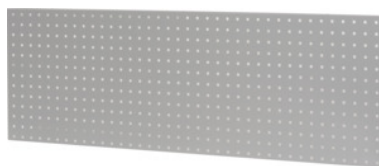


Garant GRIDLINE

Pared perforada ESD De dos lados, adecuado para tipo: 1500**Datos de pedido**

Número de pedido	972101 1500
GTIN	4062406167417
Clase de artículo	9GW

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista. Pared perforada en **realización doble**, se puede equipar por los dos lados **de forma independiente**. Paneles perforados de chapa de acero 9×9 mm en cuadrícula de 37 mm para el asiento de accesorios de pared de chapa perforada del grupo 95.

Idóneo para :

Para **atornillar** entre las columnas de soporte y el carro para material.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD**.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Altura: 481 mm

Anchura: 1420 mm

Profundidad: 25 mm

Capacidad de carga: 100 kg

Peso: 18 kg

Descripción técnica

Modelo panel perforado	por los dos lados
Profundidad	25 mm
Peso	18 kg
Capacidad de carga	100 kg

Anchura	1420 mm
Altura	481 mm
Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Pared perforada