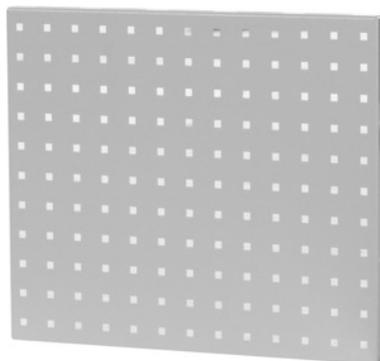


Garant GRIDLINE

**Panel perforado ESD para brazo articulado, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	972144 1
GTIN	4062406167530
Clase de artículo	9GW

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero robusta plegada, inclinable hasta 45°. Montaje posible en el tercio inferior y superior en la columna soporte.

**Idóneo para :**

Para montaje en el brazo articulado n.º 972140.

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Nota:**

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Altura: 420 mm

Anchura: 481 mm

**Descripción técnica**

Anchura	481 mm
Altura	420 mm
Modelo panel perforado	de un lado

Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Pared perforada