


Garant

Casquillo reductor ranurado con refrigeración, Ø 32 mm, Ø de sujeción D1: 10mm

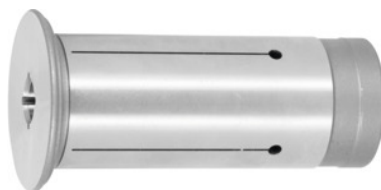

Datos de pedido

Número de pedido	302175 10
GTIN	4045197763266
Clase de artículo	31G

Descripción

Ejecución:

Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- **Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.**
- **El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.**
- **Precisión de concentricidad $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisión del sistema en $3 \times D$).**
- **Precisión de concentricidad $\pm 2 \mu\text{m}$ (para cono reductor).**
- **Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.**

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con Ø de sujeción 32 mm.

Descripción técnica

Ø D	32 mm
Ø de sujeción D ₁	10 mm
Longitud total L	63,5 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 32 mm
Precisión de concentricidad sistema	5 μm

Tipo de producto

Casquillo reductor