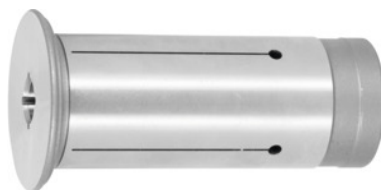


Garant**Casquillo reductor ranurado con refrigeración, Ø 32 mm, Ø de sujeción D1: 25mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302175 25 |
| GTIN | 4045197763327 |
| Clase de artículo | 31G |

Descripción**Ejecución:****Con ranuras para canal de refrigeración.****Aplicación:**

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- **Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.**
- **El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.**
- **Precisión de concentricidad $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisión del sistema en $3 \times D$).**
- **Precisión de concentricidad $\pm 2 \mu\text{m}$ (para cono reductor).**
- **Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.**

Idóneo para:Cono de sujeción de expansión hidráulica **con Ø de sujeción 32 mm.****Descripción técnica**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ø D | 32 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 25 mm |
| Longitud total L | 63,5 mm |
| Atributo del nombre de producto | Ø 32 mm |
| Precisión de concentricidad sistema | 5 μm |

Tipo de producto

Casquillo reductor