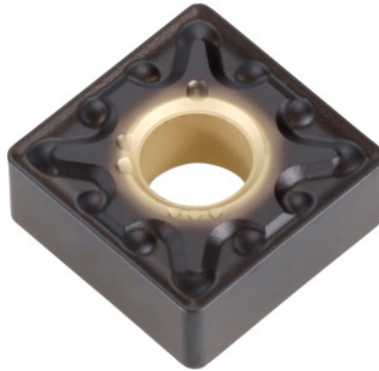


**Garant**
**SNMG 150612, Clase: HB7020**


## Datos de pedido

Número de pedido	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Clase de artículo	21G

## Descripción

SNMG 150612 HB7020 Radio angular: 1,2 mm  
 Clase: HB7020  
 Rompevirutas: SM  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 6 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/rev,

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150612
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado