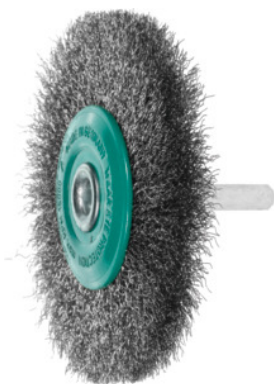


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 80X12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574250 80X12
GTIN	4017359080016
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,2 mm
Ø del cepillo D ₁	80 mm
Anchura del cepillo	12 mm
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	9 mm

Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular