


## Soporte base, Tipo: V30

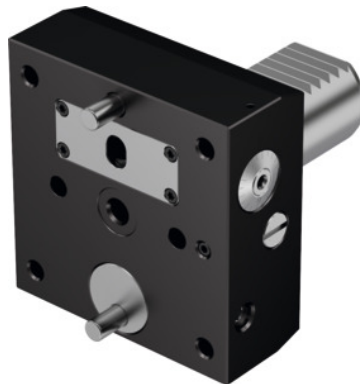

### Datos de pedido

Número de pedido	319151 V30
GTIN	4251414900004
Clase de artículo	38T

### Descripción

#### Ejecución:

- Ofrece un eje Y manual específico de la herramienta ( $\pm 1$  mm).
- Con espigas de alineación móviles, de modo que ya no es necesario ningún listón de alineación.
- Cambio sencillo de alimentación interna de refrigerante a externa.

Por primera vez se ha conseguido diseñar un alojamiento base que se puede utilizar en revólveres de disco y de estrella. Independientemente del correspondiente mecanismo de alineación.

Sistema de estructura modular.

#### Ventaja:

- Menos desgaste en el filo.
- Reducción de costes y de tiempo.
- Ajuste de altura y rotación (alineación de capas).
- El soporte base se puede utilizar en todas las máquinas VDI y Mazak.
- Modular, un soporte base, muchas opciones de colocación.
- Propiedades de amortiguación muy elevadas.
- Todas las herramientas con conexión IKZ directa.
- Reducción de costes gracias a una eficiente gestión de stocks.
- Mayor productividad gracias a un posicionamiento mejorado.

#### Aplicación:

Adecuado para revólver de estrella y de discos.  
para cabezales de barras de mandrinar tipo: A  
adecuado para: VDI

---

## Descripción técnica

adecuado para	VDI
para cabezales de barras de mandrinar tipo	A