


Soporte base, Tipo: M50

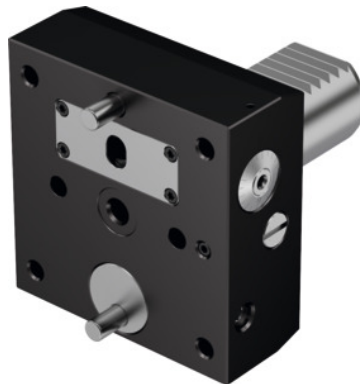

Datos de pedido

Número de pedido	319151 M50
GTIN	4045197796363
Clase de artículo	38T

Descripción

Ejecución:

- Ofrece un eje Y manual específico de la herramienta (± 1 mm).
- Con espigas de alineación móviles, de modo que ya no es necesario ningún listón de alineación.
- Cambio sencillo de alimentación interna de refrigerante a externa.

Por primera vez se ha conseguido diseñar un alojamiento base que se puede utilizar en revólveres de disco y de estrella. Independientemente del correspondiente mecanismo de alineación.

Sistema de estructura modular.

Ventaja:

- Menos desgaste en el filo.
- Reducción de costes y de tiempo.
- Ajuste de altura y rotación (alineación de capas).
- El soporte base se puede utilizar en todas las máquinas VDI y Mazak.
- Modular, un soporte base, muchas opciones de colocación.
- Propiedades de amortiguación muy elevadas.
- Todas las herramientas con conexión IKZ directa.
- Reducción de costes gracias a una eficiente gestión de stocks.
- Mayor productividad gracias a un posicionamiento mejorado.

Aplicación:

Adecuado para revólver de estrella y de discos.
para cabezales de barras de mandrinar tipo: C
adecuado para: Mazak

Descripción técnica

adecuado para	Mazak
para cabezales de barras de mandrinar tipo	C