


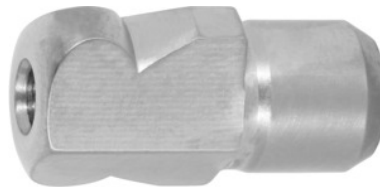

Perno de asiento forma D Acero fino plano, Ø D: 10 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370047 10
GTIN	2050001885333
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

Acero fino rectificado y colsterizado®.

Aplicación:

Posicionamiento de piezas de trabajo con medida de ajuste.

Se pueden salvar las tolerancias en la medida de distancia de las perforaciones.

Ø exterior d_{n6} : 7 mm

Longitud 1: 7 mm

Longitud collar L_2 : 10 mm

Rosca M: M 3

Descripción técnica

Rosca M	M 3
Ø exterior D	10 mm
Longitud collar L_2	10 mm
Longitud 1	7 mm
Ø exterior d_{n6}	7 mm