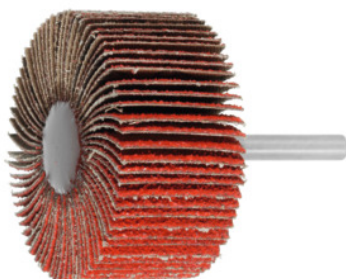


**Garant****Abanico lijador (CER), Grano 60, Ø cabezal×Ancho cabezal: 60X30mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 554150 60X30  |
| GTIN              | 4045197803818 |
| Clase de artículo | 51E           |

**Descripción****Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.

Láminas abrasivas recubiertas con **grano de cerámica (CER)**.

**Aplicación:**

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

**Descripción técnica**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Ø del cabezal              | 60 mm                   |
| Ø de mango                 | 6 mm                    |
| N.º revoluciones recomend. | 8000 min <sup>-1</sup>  |
| Anchura de cabeza          | 30 mm                   |
| Velocidad de giro máxima   | 12700 min <sup>-1</sup> |
| Tamaño de grano            | 60                      |
| Medio abrasivo             | Grano de cerámica (CER) |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Símbolo de medio abrasivo       | Cerámica        |
| Atributo del nombre de producto | Grano 60        |
| Tipo de producto                | Abanico lijador |

### Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado con restricciones |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 67 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado                   |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| CuZn                           | adecuado                   |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado                   |                |            |
| Madera                         | adecuado                   |                |            |
| seco                           | adecuado                   |                |            |